
 
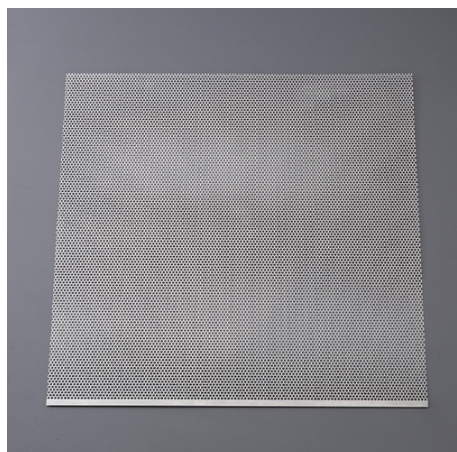



品番 : EA952B-253

品名 : 914x 457x1.6mm/ 3mm パンチングメタル(スチール製)

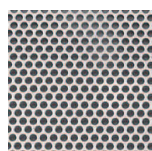

販売価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜) / 12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/06/22 20:04現在)		
商品入数	1	販売単位	枚
カタログページ	1431ページ		

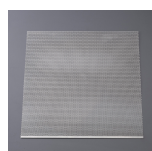

開孔率  
約 51%



**パンチングメタル(引鉄鋼板)**  
パンチングメタルとはスチールの巻板で成形し加工された金属材料です。金網の一種と見えますが、金属網とは異なり、目が均一なことがありません。機械部や建築のカーテンウォール、ダクト、フェンスなどに、適切な用途で頻りに使われる場合で利用されています。

### 仕様

サイズ	914×457mm	厚み	1.6mm
穴径	φ3mm	ピッチ	4mm
穴の配列	丸穴60°千鳥	開孔率	約51%
材質	冷延鋼板 (SPCC)		

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.