
 
 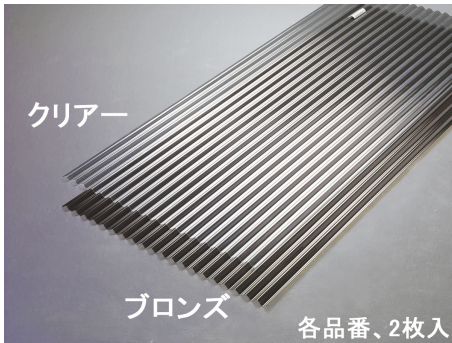
 


品番：EA952CA-112B

品名：1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ / 2枚)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,340円(税抜) / 3,674円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,340円(税抜) / 3,674円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 7 (2026/04/03 14:10現在) | | |
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 束 |
| カタログページ | 1427ページ | | |



ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。

仕様

| | | | |
|---------|------------------------|-----------|----------|
| メーカー | アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA) | 型番 | NIPC-405 |
| サイズ(mm) | 1220×655 | カラー | ブロンズ |
| 入数(枚) | 2 | 板厚 | 約0.5mm |
| 材質 | ポリカーボネート | 重量(1枚あたり) | 約580g |
| 耐熱温度 | 134~140℃まで | | |

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

薄型・軽量タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.