
 
 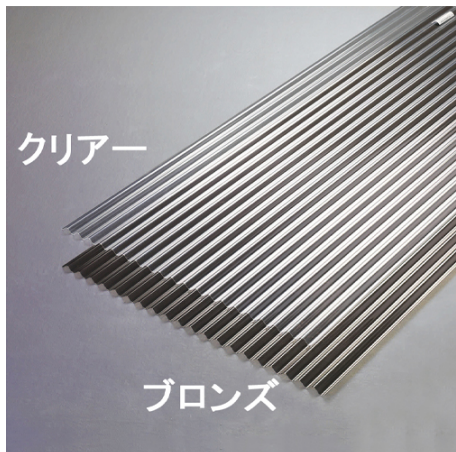



品番：EA952CA-113

品名：1220x655mm ポリカ波板(ブロンズ / 10枚)



販売価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜) / 13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 20:25現在)		
商品入数	10	販売単位	St
カタログページ	1427ページ		

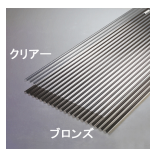

ポリカーボネート製波板の薄型・軽量タイプです。

### 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	NIPC-405
サイズ(mm)	1220×655	カラー	ブロンズ
入数(枚)	10	板厚	約0.5mm
材質	ポリカーボネート	重量(1枚あたり)	約580g
耐熱温度	134~140℃まで		

合成樹脂の中でも強度が高く、割れにくいポリカーボネート製で断面が波型の板です。屋根材や壁材としてご利用いただけます。

薄型・軽量タイプ

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.