



品番 : EA954HC-352

品名 : 650x550x550mm 防塵ラック

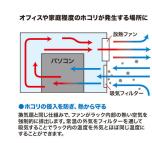

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 140,600円(税抜)／154,660円(税込) | | |
| カタログ価格 | 140,600円(税抜)／154,660円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/12/17 01:10現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
| カタログページ | 2041ページ | | |

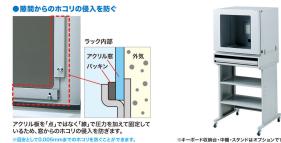

サンワダスト販売寸: W600×D478×H528mm
実寸法: 600mm

17型液晶ディスプレイ+省スペースCPU用

仕様

| | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------|
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | MR-FA17LSN |
| カラー | ライトグレー | サイズ | 本体/W650×D550×H550mm有効内寸/W600×D478×H528mm |
| 重量 | 27kg | 電源ケーブル長 | 2m |
| 梱包 | 1個口/610×710×625mm・29kg | 出荷形態 | 組立出荷 |
| 材質 | 本体/スチール(メラミン焼付塗装)扉窓/アクリル | 付属品 | 放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口、コード長2m) |
| 総耐荷重 | 100kg ※特記事項: 集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。※特注で鍵付きにすることができます。(扉・筐体側面に鍵付きパチン錠を取付ける必要があります)※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は取り替えが可能です。※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。 | | |

ホコリの侵入を防ぎます。

工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)

17型液晶ディスプレイ、省スペースCPUの設置を想定したサイズです。

前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。

ケーブル出口は圧着型になっており、ホコリの進入を防ぎます。

背面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口が付いています。

集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。
※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。

別売のスタンドを使用することで立ち作業用に最適です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.