 


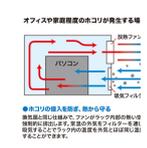


品番：EA954HC-353

品名：750x650x550mm 防塵ラック

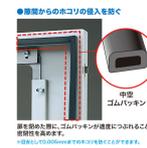

販売価格	155,200円(税抜) / 170,720円(税込)		
カタログ価格	155,200円(税抜) / 170,720円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/04 16:14現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2041ページ		

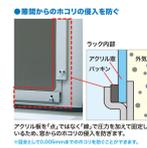

※オプション取付時: W700×D578×H528mm  
総耐荷重: 100kg

17型CRT+ミドルタワーCPU用

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	MR-FA17CMN
カラー	ライトグレー	サイズ	本体/W750×D650×H550mm有効 内寸/W700×D578×H528mm
重量	33kg	梱包	1個口/810×710×625mm・36kg
出荷形態	組立出荷	材質	本体/スチール(メラミン焼付塗装) 扉 窓/アクリル
付属品	放熱ファン、集中スイッチ付き電源タップ(3P・7個口、コード長2m)	総耐荷重	100kg 《特記事項》※集中スイッチは筐体側面上(手前側)にあります。※特注で鍵付きにすることができます。(扉・筐体側面に鍵付きパチン錠を取付ける必要があります)※特注にてファンのフィルター(黒)、吸気フィルター(白)は取り替えが可能です。※オプションのスタンド、キーボード収納台と本体はネジでの固定です。

ホコリの侵入を防ぎます。

工場、建築現場事務所などのホコリの多い場所に最適です。(目安として0.005mmまでのホコリを防ぐことができます)

17型CRT、ミドルタワーCPUの設置を想定したサイズ。

前面はすべて扉になっておりメンテナンスがしやすくなっています。

ケーブル出口は圧着型になっておりホコリの侵入を防ぎます。

背面には放熱ファン及びフィルター付き吸気口になっています。

集中スイッチ付き3P・7個口のタップを標準装備しています。※2個口は常時通電口となっており、電源を切れない機器の接続に便利です。  
※組み立て済みで、すぐにご使用いただけます。※スライダー・スタンドはオプションです。

別売のスタンドを使用することで立ち作業用に最適です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.