


品番：EA954HE-55

品名：528x709x 782mm 耐火ファイリングキャビネット

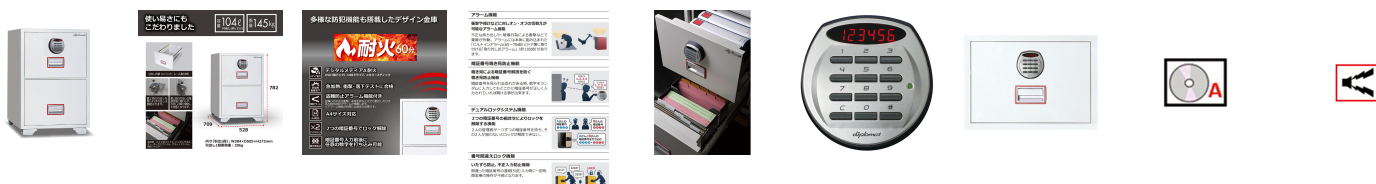

販売価格	199,000円(税抜) / 218,900円(税込)		
カタログ価格	199,000円(税抜) / 218,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/25 18:30現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1840ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

カタログ訂正 21/11/11 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)

この商品は車上渡し品です。

### 仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	DFC2000R3
容量	104L	重量	145kg
外寸サイズ(W×D×H) mm	528×709×782	内寸サイズ(W×D×H) mm	(引出し1段)384×505×272
耐火時間	60分	材質	耐火コンクリート、鋼材
付属品	ハンガーレール各段1本、仕切板各段1枚、単4電池×4本、取扱説明書、保証書	引出し1段耐荷重	29kg
カラー	オフホワイト	ロック方式	デジタルテンキー
電池寿命	約1年	注意事項	※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。 運賃・開梱設置費用は別途お見積り 目安: 東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円 (地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。)

※沖縄、離島、北海道一部など配送が  
出来ない地域もございます。

A4サイズ収納可能

4～16桁までの暗証番号を何度でも設定可能

衝撃や傾きなどに対し作動する警報アラーム機能

2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能

下段の引き出しは最上段の施錠に連動させる事も常時解錠することも可能。

暗証番号覗き見防止機能

暗証番号間違いロック機能

便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能

5回の暗証番号押し間違いで自動ロック作動

電池の消耗を液晶で表示

安心の18カ月保証

個人情報や重要書類の保護&保管に欠かせないA4サイズ収納のキャビネットスタイル

60分耐火、強靱ボディ性能に加え、キーレスだから鍵の管理も不要。

熱に弱いデータを守るメディア耐火性能A:  
熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。  
[30分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(プラスチックパック)  
[60分耐火]DVD(紙パック)、USBドライブ、メモリースティック

多機能デジタルテンキーロック:  
4～16桁までの任意の暗証番号が設定できます。便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示や入力音の消音も可能です。(扉開錠時のメロディ音は消去出来ません。)電池が消耗すると、液晶表示で知らせてくれます。

大量の書類も整理できる大容量引出し:  
パイプ式ファイル、ハンギングファイル、ボックスファイル、フラットファイル、個別フォルダーなど、多様な書類をまとめて保管できる引出しです。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

商品は完成品です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.