

品番：EA955A-8

品名：580x620x1000mm/ 7段 キャビネット(軽量用)






販売価格	168,900円(税抜) / 185,790円(税込)		
カタログ価格	168,900円(税抜) / 185,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 15:22現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1606ページ		



1引出し当たりの耐荷重(均等荷重)  
50kg



オールロック式  
ダブルサスペンションレール採用  
ラッチ付(標準)

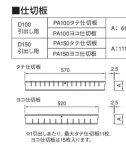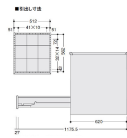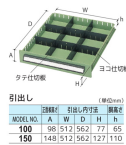

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

## 仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	PA-1007
サイズ	580(W)×620(D)×1000(H)mm	引出し内寸	512(W)×562(D)mm 高さ100mm:3個 高さ150mm:4個
引出し耐荷重	50kg	仕切板	100mm用:タテ6枚・ヨコ6枚 150mm用:タテ8枚・ヨコ8枚
カラー	グリーン	材質	スチール製
重量	89kg		

フォーマルなスタイリングで、清潔なイメージの多目的キャビネット

耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは、工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適です。

縦横それぞれの仕切板を利用することで、細かい分類や整理が可能です。

一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック式

ダブルサスペンションレール採用で、奥の収納物も楽に取り出しが可能

引出しラッチ付

鍵付き

代替品

	<p>品番 EA955AD-5A コメント 白</p>
	<p>品番 EA955A-10 コメント 8段 ODカラー</p>

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.