

品番：EA955AD-5A

品名：580x620x1000mm/ 7段 ツールキャビネット(軽量用)



販売価格	168,900円(税抜) / 185,790円(税込)		
カタログ価格	168,900円(税抜) / 185,790円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 15:38現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1606ページ		






1引出し通りの耐荷重(均等荷重)

50kg



オールロック式
ダブルサスペンションレール採用
ツメ付(縦横)付

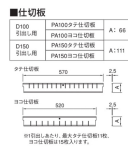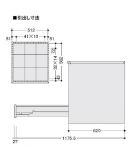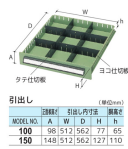

こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	ダイシン工業	型番	PA-1007W
サイズ	580(W)×620(D)×1000(H)mm	引出し内寸	512(W)×562(D)mm 高さ100mm: 3個 高さ150mm: 4個
引出し耐荷重	50Kg	仕切板	100mm用: タテ6枚・ヨコ6枚 150mm用: タテ8枚・ヨコ8枚
カラー	ホワイト	材質	スチール
重量	89kg		

- フォーマルなスタイリングで、清潔なイメージの多目的キャビネット
- 耐荷重50kg(均等荷重)の引出しは、工具や部品だけでなく分農具や医療品の保管に最適です。
- 縦横それぞれの仕切板を利用することで、細かい分類や整理が可能です。
- 一箇所のロックで全ての引き出しが同時に施錠できるオールロック式
- ダブルサスペンションレール採用で、奥の収納物も楽に取り出しが可能
- 引出しラッチ付

鍵付き

代替品



品番 EA955A-8

コメント グリーン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.