


品番：EA955CS-17

品名：900x450x880mm 危険物保管ロッカ- (通気孔有)

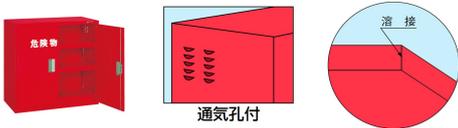

販売価格	177,000円(税抜) / 194,700円(税込)		
カタログ価格	177,000円(税抜) / 194,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/28 15:17現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1614ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	KU-AR1
外寸法(W×D×H)mm	900×450×880	内寸法(W×D×H)mm	850×420×800
重量(kg)	53	棚板耐荷重	80kg/段
棚板サイズ	845(W)×400(D)×48(H)mm	棚板	3枚
材質	スチール	カラー	レッド
通気孔	有		

棚板は30mmピッチで調整可能

棚板のコーナーは全て溶接のため、皿型使用によりドレン受けとしても利用できます。

鍵付

赤色でどこに設置しても目立ちます。

完成品出荷商品です。

※扉の表面は無地です(危険物保管庫の表示はありません)

※中東情勢の影響により塗装が焼付塗装から粉体塗装へ順次変更となります

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.