


品番：EA956MV-22

品名：750x450x785mm /2段 ワゴン(ステンレス製/コボレ止付



販売価格	37,000円(税抜)／ 40,700円(税込)		
カタログ価格	37,000円(税抜)／40,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/05/14 01:43現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	2046ページ		

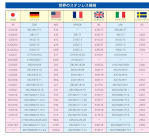

カタログ訂正 24/11/19 サイズ(高さ)の訂正。誤:835(H)mm、正:785(H)mm(9025 No.55,56)

仕様

段数	2段	サイズ(mm)	750×450×785(H)
重量(kg)	12	耐荷重(kg/段)	15
材質	ステンレス(SUS430)	キャスター	φ 75mmウレタン製
棚間隔	455mm	足パイプ径	φ 25mm
最大外寸法	870×460×840mm(天板枠・手すりを含む)		

耐薬品性、防錆性、耐久性に優れています。			
天板および中棚には転落防止用の枠付です。			
自在キャスター4個(内2個ストッパー付)			
耐久性・機動力に優れたカート。			
φ 75mmキャスターの採用や両面ハンドルの標準装備により、操作性に優れています。			
商品は完成品です。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

