


品番：EA956SA-93

品名：1500x750x680-1080mm/300kg 作業台/ハンドル式

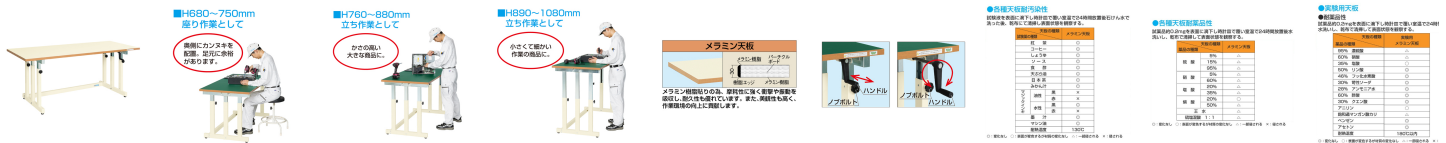

販売価格	364,500円(税抜) / 400,950円(税込)		
カタログ価格	364,500円(税抜) / 400,950円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 00:12現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1612ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

この商品は車上渡し品です。

仕様

メーカー	サカエ	型番	UDN-157MI
サイズ(W×D×H)mm	1500×750×680~1080	重量	60kg
耐荷重	300kg(積載時昇降:100kg)	材質	天板:メラミン 脚部:スチール
天板厚	30mm	アジャスター	サイズ:φ40mm ネジ径:M12×P1.75
色	アイボリー		

【完成品出荷】商品です。

680~1080mmの範囲で任意の高さに調整可能。余裕のストローク400mm。

ハンドルによる細かい高さ調節が可能です。(ハンドル1回転で2mm昇降)

天板に物を置いたままでも、楽々高さ調節ができます。(最大100kgまで)

メラミン天板は、耐摩耗性に強く衝撃や振動を吸収し、耐久性も優れています。

ノブボルトをゆるめてハンドルを引き出せば高さ調節が可能。  
調節後はノブボルトを締めてしっかり固定。  
ハンドル使用後は収納も可能。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.