


品番：EA956XA-172

品名：導電チェアー(ホワイト)



販売価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
カタログ価格	59,300円(税抜) / 65,230円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/07/05 19:14現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	0700ページ1987ページ		

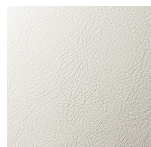

#### 仕様

メーカー	ライオン事務器 (LION)	型番	44496
カラー	ホワイト	サイズ	620(W)×450(D)×755~865(H)
座高	420~530mm	脚幅	620mm
重量	7.6kg	キャスター	自在×4
耐荷重	100kg	材質	張材:ビニールレザー張り(導電性) クッション:ウレタンフォーム 脚部:スチール・クロームメッキ キャスター:φ50mm導電性ウレタン巻 双輪2個・φ50mmウレタン巻双輪2個 (ブラック)
注意	導電性の低い床面では、導電性能が十分に発揮できない場合があります。導電マットの上など、導電性能に優れた場所でご使用ください。		

足掛なし

背付

ガス上下調節

ガスシリンダーにより、座高を無段階に調節できます。

導電性レザーや導電性キャスターを使用し、発生した静電気の人体への帯電を極めて微量に抑えるチェア。精密部品の品質への影響を軽

減します。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.