

品番：EA956XC-45

品名：ビジネスチェアー



販売価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
カタログ価格	34,400円(税抜) / 37,840円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/05/05 13:38現在)		
商品入数	1	販売単位	脚
カタログページ	1984ページ		



ゆっくり揺れる1背・座面ロック



座面の高さ調節が可能



肌触りのいいレザーチェア




腰の疲れを軽減する肘かけ付き



丈夫なスチール製脚を採用



肌触りのいいPULレザーを使用

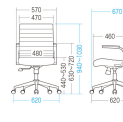

この商品はお客様組み立て品です。

ミーティングや応接空間に最適なPULレザーチェア

仕様

メーカー	サンワサプライ	型番	SNC-L12BK
※注意※	【お客様組立品】	カラー	ブラック
サイズ	本体 /W620×D670×H940~1030mm、 背もたれ/W470×H530mm、 座面(座面調節)/W480×D460mm (H440~530mm) 肘高/約630~720mm	重量	13.5kg
梱包	1個口/840×415×600mm・約15kg	出荷形態	ノックダウン組立式
材質	張地/PULレザー 主要成形部品/スチール、木材 クッション材/ウレタンフォーム キャスター/ナイロン	耐荷重量	座面/約80kg
機能	ガス圧リフト装置、背もたれ・座面ロッキング機能(固さ調整付き)、肘かけ付き	脚幅	620mm
キャスター	自在×5		

張り地に肌触りのいいPULレザーを使用しました。

背もたれと座面にロッキング機能付きなのでゆったりもたれかかることができ、ロッキングの固さも調整可能です。

ガス圧高さ調節リフトによりレバー1本で座面の高さ調節が可能です。

丈夫なスチール製脚を採用しています。

肘かけ付きなので、腕の疲れを低減します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.