



品番：EA957AE-4

品名：705x560x1549mm ロール材スタンド` (カッターガイド` 付)

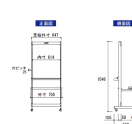

販売価格	48,600円(税抜) / 53,460円(税込)		
カタログ価格	48,600円(税抜) / 53,460円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 07:29現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1426ページ1637ページ		

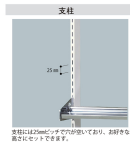

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	RS-600N
※注意※	【お客様組立品】	適用ロール材	幅:600mm以下 内芯径:φ50mm以上 重量:10Kgまで
サイズ	705(W)×560(D)×1549(H)mm	色	シルキーホワイト(粉体塗装)
キャスター	φ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4	材質	本体:スチール キャップ:PE キャスター車輪:ゴム
重量	17.0Kg	必要工具	#3(+ドライバー)

扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!

ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットする、カッターガイド付ロールスタンド

使いやすい高さでカット作業ができるため、梱包作業の疲労軽減!

材料押さえバーとカッターガイドにより、きれいにカットができます。

標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能。

100m巻のロール材をご利用いただけます。(耐荷重:10kg)


キャスター付きのため移動も簡単!必要な場所ですぐに使用することができます。

※ロール材芯内径はφ50mm以上が必要です。

※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。

※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。

代替品

	<p>品番 EA957AE-4A</p> <p>コメント 変更点:カラ、適合ロール材内芯径等</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.