


品番 : EA957AE-5

品名 : 1247x560x1549mm ロール材スタンド(カッターガイド付)

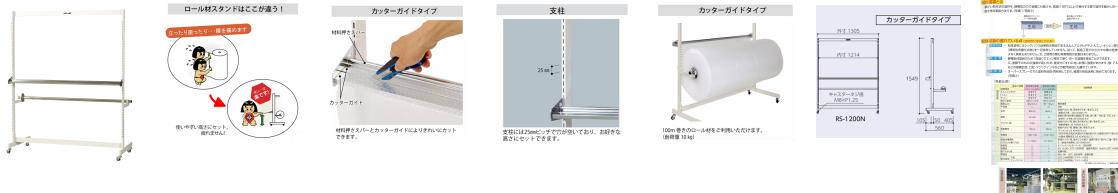

販売価格	55,800円(税抜)／61,380円(税込)		
カタログ価格	55,800円(税抜)／61,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/12/17 18:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1474ページ 1686ページ		



カタログ訂正

●内芯径:(誤)55以上→(正)50以上、重量:(誤)27.9→(正)22.0 (No.56 9048)

この商品はお客様組み立て品です。

## 仕様

メーカー	山金工業	型番	RS-1200N
※注意※	【お客様組立品】	適用ロール材	幅:1200mm以下 (600mmを2本でも可) 内芯径:50mm以上 重量:10Kgまで
サイズ	1247(W)×560(D)×1549(H)mm	キャスター	Φ40mmゴム車(自在ストッパー付)×4
材質	本体:スチール キャップ:PE キャスター車輪:ゴム	重量	22.0Kg
必要工具	#3(+)ドライバー		

扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!

ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットする、カッターガイド付ロールスタンド

使いやすい高さでカット作業ができるため、梱包作業の疲労軽減!

材料押さえバーとカッターガイドにより、きれいにカットができます。

標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能。

100m巻のロール材をご利用いただけます。(耐荷重:10kg)

キャスター付きのため移動も簡単!必要な場所ですぐに使用することができます。

別売りの棚板(EA957AE-12)やフックバー(EA957AE-13)を取付け可能です。

※ロール材芯内径はϕ 50mm以上が必要です。

※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。

※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.