


品番：EA957AE-5A

品名：1305x560x1549mm ロール材スタンド` (カッターガイド`付)



販売価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
カタログ価格	55,800円(税抜) / 61,380円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 04:02現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ			

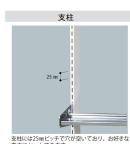

この商品はお客様組み立て品です。

仕様

メーカー	山金工業	型番	RS-1200N
※注意※	【お客様組立品】	適用ロールサイズ	幅: 1200mm以下 (600mmを2本でも可) 内芯径: 30mm以上
サイズ	1305(W)×560(D)×1549(H)mm	耐荷重	全体: 64kg ロールバー部: 10kg
重量	22.0Kg	材質	本体: スチール キャップ: PE キャスター車輪: ゴム
色	ホワイトグレー(粉体塗装仕上げ)	キャスター	φ40mmゴム車(自在ストッパー付) ×4
必要工具	#3(+ドライバー)		

ロール材を「手軽に」「安全に」「きれいに」カットしていただけます。

100m巻のロール材をご利用いただけます。

標準装備の芯棒セットとカッターガイドは、25mmピッチで取り付け高さの変更が可能になり、梱包作業の疲労軽減します。

キャスター付きのため移動が簡単、必要な場所ですぐに使用することができます。

カッターガイド側面ブラケット部はスケール取付穴、矢印穴付き

市販のカッターをお使いいただけます。

※カッターは内蔵式ではありません。お手持ちのものをご使用ください。

※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。

※別売りの棚板 (EA957AE-12) やフックバー (EA957AE-13) を取付け可能です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.