


品番：EA961KD-42

品名：500x540x 695mm 耐火金庫

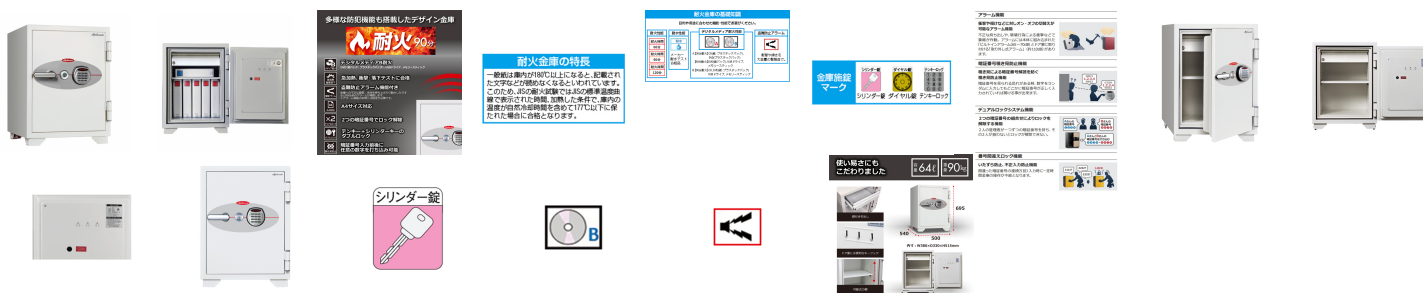

販売価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
カタログ価格	123,000円(税抜) / 135,300円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/30 05:19現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1840ページ2341ページ		



こちらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

**カタログ訂正** 24/01/09 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)

この商品は車上渡し品です。

### 仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	070EKR3
容量	64L	重量	90kg
外寸サイズ	500(W)×540(D)×695(H)mm	内寸サイズ	380(W)×330(D)×515(H)mm
耐火時間	90分	付属品	鍵付き引出し1枚、棚板1枚、鍵各2本、ドア裏キーフック、単4電池×4本
材質	鋼材・耐火コンクリート	ロック方式	デジタルテンキー+シリンダーキー
カラー	オフホワイト	注意事項	※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。 運賃・開梱設置費用は別途お見積り 目安: 東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円 (地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。)

※沖縄、離島、北海道一部など配送が  
出来ない地域もございます。

別途開梱設置費用

A4サイズ収納可

4～16桁までの任意の暗証番号の設定が可能。

2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能を搭載。

5回の暗証番号の入力間違いによる自動ロック。

ON、OFFが可能な警報アラームを装備。衝撃や傾きに対して警報音が響きます。

暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能。

多機能デジタルテンキーロック：

4～16桁までの任意の暗証番号が設定できます。便利な暗証番号の液晶表示とメロディ音機能付き。暗証番号の非表示や入力音の消音も可能です。(扉開錠時のメロディ音は消去出来ません。)電池が消耗すると、液晶表示で知らせてくれます。

熱に弱いデータを守るメディア耐火性能B：

熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。

[60分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(紙パック、プラスチックパック)、USBドライブ、メモリースティック

可動式の棚と鍵付き引出し：

付属品の棚は可動式だから、収納物に合わせて収納スペースを調整可能。また、小物収納に便利な引き出し付き。鍵付き引き出しだから、セキュリティ面も安心です。

便利なドア裏キーフック付き：

金庫のドア裏には、鍵の保管に便利なキーフックを装備。鍵を掛けて保管できます

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。

安心の90分耐火金庫。急加熱・落下試験にも合格した強固なボディ。

シリンダーキーを開錠すればテンキー操作だけでの開閉も可能。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.