 

 


品番：EA961KD-46

品名：655x600x1445mm 耐火金庫(120分)

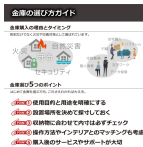

販売価格	337,000円(税抜)／ 370,700円(税込)		
カタログ価格	337,000円(税抜)／ 370,700円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/17 11:31現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1891ページ2402ページ		



これらの商品はメーカー直送品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。

カタログ訂正

21/11/11 ※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。(857)

仕様

メーカー	ディプロマット・ジャパン	型番	N130EKR3
容量	200L	重量	276kg
外寸サイズ	655(W)×600(D)×1445(H)mm	内寸サイズ	475(W)×350(D)×1205(H)mm
引出内寸	440(W)×320(D)×60(H)mm	耐火時間	120分
付属品	鍵付き引出し1枚、棚板3枚、鍵各2本、取扱説明書、保証書、単4乾電池×4本	材質	耐火コンクリート、鋼材
カラー	オフホワイト	注意事項	※別途運賃+開梱設置必須の商品となります。 運賃・開梱設置費用は別途お見積り 目安:東京23区内 約2万円、大阪市内 約3万円 (地域・設置場所・階段上下・段差などにより料金が変わります。) ※沖縄、離島、北海道一部など配送が出来ない地域もございます。

別途開梱設置費用
A4サイズ収納可能
4～16桁までの暗証番号を何度でも設定可能
2つの暗証番号の組合せにより開錠するデュアルコントロール機能
衝撃や傾きなどに対し作動する盗難防止アラーム機能
デジタルテンキーとシリンダーキーのダブルロック式
5回の暗証番号入力間違いによる自動ロック
覗き見による暗証番号解読を防ぐ覗き見防止機能
便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能
電池の消耗を液晶で表示。
安心の18ヶ月保証
熱に弱いデータを守るメディア耐火性能B: 熱に弱いデジタルメディアへの耐火性能も備えています。 [60分耐火]CD(紙パック、プラスチックパック)、DVD(紙パック、プラスチックパック)、USBドライブ、メモリースティック
コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。
安心の120分耐火性能、急加熱、衝撃落下併用試験合格品
シリンダーキーを開錠すればテンキー操作だけでの開閉も可能。
注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.