


品番：EA966DC-6A

品名：M6 xP1.0 ロット`イント` (給油式/雄ねじ/左ねじ)

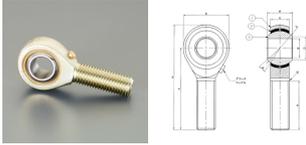

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| カタログ価格 | 1,290円(税抜) / 1,419円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2026/02/22 01:35現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ | | |



仕様

| | | | |
|-----------|--|----------|---------------------------------|
| 許容傾斜角 | 13度 | 無負荷回転トルク | 最大0.04N・m |
| ラジアルすきま | 最大0.03mm | 限界荷重 | ラジアル荷重:6.37KN アキシャル荷重:2.45KN |
| ラジアル静破断荷重 | 9.8KN | 重量 | 15g |
| 材質 | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:銅合金 | | |
| ボール | | | |
| 内径 | φ 6.00mm | 巾 | 9.00mm |
| 球径 | φ 12.700mm | 端面径 | φ 8.96mm |
| ボディ | | | |
| 頭部巾 | 6.7mm | 頭部外径 | φ 18.0mm |
| 芯間距離 | 36.0mm | ねじ有効長さ | 22.0mm |
| ねじ | M6×1.0mm | | |
| 給油タイプ | | | |
| 左ねじ | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.