


品番：EA966DE-5A

品名：M5 xP0.8 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` /左ネジ`)



販売価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
カタログ価格	1,440円(税抜) / 1,584円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/21 23:01現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		

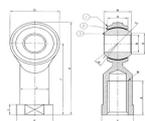

#### 仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.04N・m
ラジアルすきま	最大0.03mm	限界荷重	ラジアル荷重:5.86KN アキシシャル荷重:2.25KN
ラジアル静破断荷重	8.6KN	重量	15g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ5.00mm	巾	8.00mm
球径	φ11.112mm	端面径	φ7.71mm
ボディ			
頭部巾	6.0mm	頭部外径	φ16.0mm
芯間距離	27.0mm	ねじ有効長さ	12.0mm
ねじ	M5×0.8mm	二面巾外径	11.0mm
二面巾	9.0mm	二面巾長さ	4.0mm
胴外径	9.0mm		

無給油タイプ

左ねじ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.