


品番：EA966DE-5A

品名：M5 xP0.8 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` /左ネジ`)

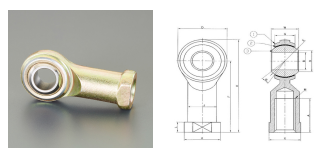

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込)      |      |   |
| カタログ価格  | 1,440円(税抜) / 1,584円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 4 (2026/06/30 04:15現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ                      |      |   |



#### 仕様

|           |  |          |                                 |
|-----------|--|----------|---------------------------------|
| 許容傾斜角     | 12度  | 無負荷回転トルク | 最大0.04N・m                       |
| ラジアルすきま   | 最大0.03mm   | 限界荷重     | ラジアル荷重:5.86KN<br>アキシャル荷重:2.25KN |
| ラジアル静破断荷重 | 8.6KN  | 重量       | 15g                             |
| 材質        | ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理)<br>ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上<br>インサート:テフロン(MP2) |          |                                 |
| ボール       |  |          |                                 |
| 内径        | φ5.00mm  | 巾        | 8.00mm                          |
| 球径        | φ11.112mm  | 端面径      | φ7.71mm                         |
| ボディ       |  |          |                                 |
| 頭部巾       | 6.0mm  | 頭部外径     | φ16.0mm                         |
| 芯間距離      | 27.0mm   | ねじ有効長さ   | 12.0mm                          |
| ねじ        | M5×0.8mm   | 二面巾外径    | 11.0mm                          |
| 二面巾       | 9.0mm  | 二面巾長さ    | 4.0mm                           |
| 胴外径       | 9.0mm  |          |                                 |

無給油タイプ

左ねじ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.