


品番：EA966DE-6A

品名：M6 xP1.0 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` /左ネジ`)

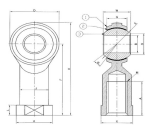

販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/30 05:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	11度	無負荷回転トルク	最大0.04N・m
ラジアルすきま	最大0.03mm	限界荷重	ラジアル荷重:6.37KN アキシヤル荷重:2.45KN
ラジアル静破断荷重	9.8KN	重量	21g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ 6.00mm	巾	9.00mm
球径	φ 12.700mm	端面径	φ 8.96mm
ボディ			
頭部巾	6.7mm	頭部外径	φ 18.0mm
芯間距離	30.0mm	ねじ有効長さ	14.0mm
ねじ	M6×1.0mm	二面巾外径	13.0mm
二面巾	11.0mm	二面巾長さ	5.0mm
胴外径	10.0mm		

無給油タイプ

左ねじ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.