


品番：EA966DE-8A

品名：M8 xP1.25 ロット`イント` (無給油式/雌ネジ` /左ネジ`)

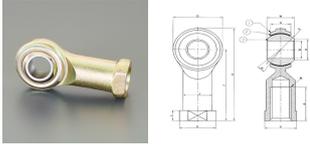

販売価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
カタログ価格	1,610円(税抜) / 1,771円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 00:19現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		



#### 仕様

許容傾斜角	12度	無負荷回転トルク	最大0.05N・m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重:7.84KN アキシシャル荷重:2.94KN
ラジアル静破断荷重	11.8KN	重量	38g
材質	ボディ:炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール:軸受鋼(SUJ2)HRC58以上 インサート:テフロン(MP2)		
ボール			
内径	φ8.00mm	巾	12.00mm
球径	φ15.875mm	端面径	φ10.39mm
ボディ			
頭部巾	9.0mm	頭部外径	φ22.0mm
芯間距離	36.0mm	ねじ有効長さ	17.0mm
ねじ	M8×1.25mm	二面巾外径	16.0mm
二面巾	14.0mm	二面巾長さ	5.0mm
胴外径	12.5mm		

無給油タイプ

左ねじ

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.