


品番 : EA966DG-8A

品名 : M8 xP1.25 ロッドエンド(無給油式/雄ネジ/左ネジ)



販売価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
カタログ価格	1,410円(税抜) / 1,551円(税込)		
在庫数	最新在庫: 2 (2026/02/22 00:18現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1222ページ		

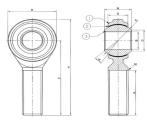

## 仕様

許容傾斜角	14度	無負荷回転トルク	最大0.05N·m
ラジアルすきま	最大0.05mm	限界荷重	ラジアル荷重: 7.84KN アキシャル荷重: 2.94KN
ラジアル静破断荷重	11.8KN	重量	30g
材質	ボディ: 炭素鋼(亜鉛鍍金+クロメート処理) ボール: 軸受鋼(SUJ2) HRC58以上 インサート: テフロン(MP2)		

## ボール

内径	φ 8.00mm	巾	12.00mm
球径	φ 15.875mm	端面径	φ 10.39mm

## ボディ

頭部巾	9.0mm	頭部外径	φ 22.0mm
芯間距離	42.0mm	ねじ有効長さ	25.0mm
ねじ	M8×1.25mm		

## 無給油タイプ

左ねじ	
-----	--

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.