


品番：EA966DZ-15

品名：M12xP1.75 ロッドエンド(雄ねじ)

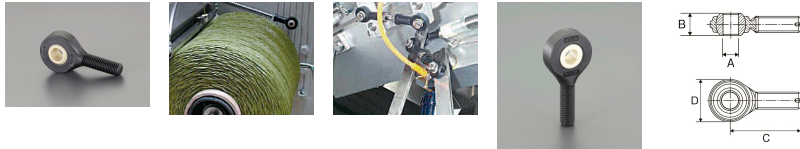

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 905円(税抜) / 996円(税込)          |      |   |
| カタログ価格  | 905円(税抜) / 996円(税込)          |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 3 (2026/06/30 05:18現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1222ページ                      |      |   |



#### 仕様

|        |                                  |         |                        |
|--------|----------------------------------|---------|------------------------|
| メーカー   | イマオコーポレーション                      | 型番      | REJ12-M12X54           |
| ねじサイズ  | M12x1.75                         | 内径      | 12mm                   |
| 最小ねじ深さ | 22mm                             | 最大許容トルク | ねじ: 6N・m<br>ボール: 30N・m |
| 許容傾斜角  | 25°                              | 使用温度    | -30~80℃                |
| 材質     | 本体: ポリアミド(ガラス繊維強化)<br>ボール: ポリアミド | 質量      | 18g                    |

右ねじ

樹脂製で軽量な為、高速運転に最適です。

ボールの材料は自己潤滑性素材です。

メンテナンスが不要です。

耐食性が高く、液体内での使用が可能です。

静音性、減振性が高いです。

RoHS対応品

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)  
© 2018 ESCO Co.,Ltd.