
品番: EA966FB-308

品名: [7308B]アンギュラ玉軸受

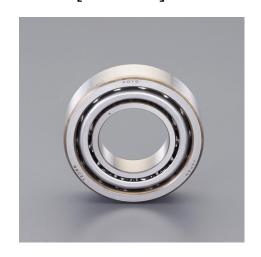

販売価格	4,100円(税抜)/4,510円(税込)				
カタログ価 格	4,100円(税抜)/4,510円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>1</b> (2025/12/16 05:15現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	1281ページ				





## 仕様

呼び番号	7308B	サイズ(mm)	d:40 D:90 B:23		
接触角	40°	材質	高炭素クロム軸受鋼		
基本定格荷重	Cr:56.0kN COr:30.3kN	疲労限荷重	Cu:2.00kN		
許容回転速度(グリース 潤滑)	5500min-1	許容回転速度(油潤滑)	7300min-1		
質量	0.657kg				
単列は全て開放形					
打抜き保持器付					

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.