
品番: EA966FB-311

品名: [7311B]アンギュラ玉軸受

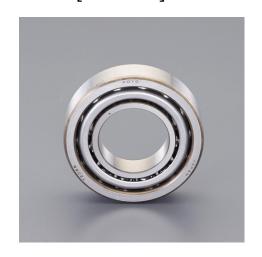

| 販売価格 | 6,380円(税抜) / 7,018円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 6,380円(税抜)/7,018円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 1 (2025/12/16 14:07現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | | |
| カタログページ | 1281ページ | | | | |





仕様

| 呼び番号 | 7311B | サイズ(mm) | d:55 D:120 B:29 | | | |
|--------------------|-------------------------|-------------|-----------------------|--|--|--|
| 接触角 | 40° | 材質 | 高炭素クロム軸受鋼 | | | |
| 基本定格荷重 | Cr:98.4kN COr:56.7kN | 疲労限荷重 | Cu:3.70kN | | | |
| 許容回転速度(グリース 潤滑) | 4000min-1 | 許容回転速度(油潤滑) | 5300min-1 | | | |
| 単列は全て開放形 | | | | | | |
| 打抜き保持器付 | | | | | | |

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.