



品番：EA967EA-12

品名：#50-BS スナップアイドル

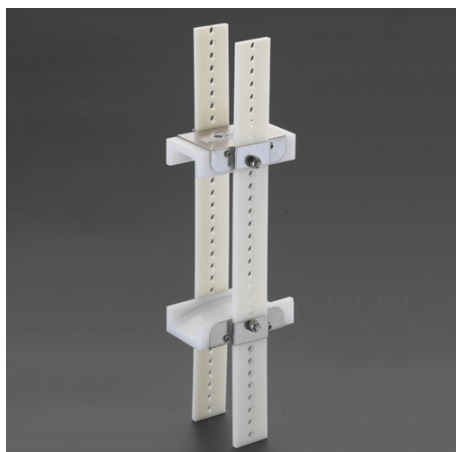

販売価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
カタログ価格	18,800円(税抜) / 20,680円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 23:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1227ページ		

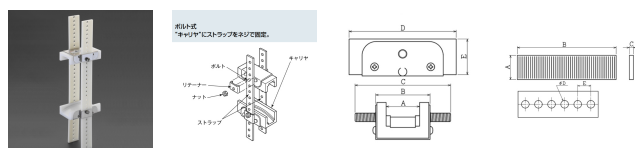

### 仕様

形式	BSタイプ(ボルト締付式) ※取付けボルト穴が1ヶ所	適合チェーン	#50・#2050
使用温度	80℃以下	チェーン速度	無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下
材質	・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス		
チェーン用テンショナー			
チェーンのリンクプレート等特殊樹脂製のキャリアではさみ込み、たるみを調整			
キャリアにストラップをネジで固定			
軽量コンパクトで省スペース化			
騒音振動を低減			
チェーン長寿命化が可能			
アタッチメント付チェーンは使えません。			
寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。			

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.