



品番：EA967EA-15

品名：#100-BS スナップアイドル

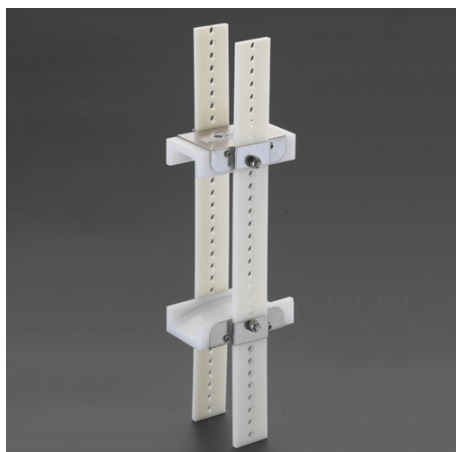

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 38,100円(税抜) / 41,910円(税込)    |      |   |
| カタログ価格  | 38,100円(税抜) / 41,910円(税込)    |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 1 (2026/06/22 23:47現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1227ページ                      |      |   |

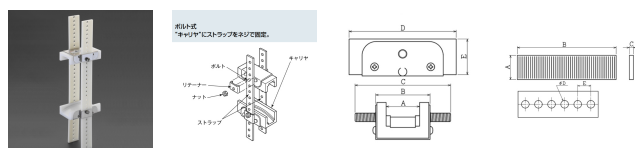

### 仕様

|                                      |  |        |  |
|--------------------------------------|--|--------|--|
| 形式                                   | BSタイプ(ボルト締付式)<br>※取付けボルト穴が1ヶ所              | 適合チェーン | #100・#50-2・#2100                                     |
| 使用温度                                 | 80℃以下                                      | チェーン速度 | 無給油:150m/min以下<br>滴下給油:300m/min以下<br>油槽給油:450m/min以下 |
| 材質                                   | ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン<br>・ガイドプレートボルト:ステンレス |        |  |
| チェーン用テンショナー                          |  |        |  |
| チェーンのリンクプレート等特殊樹脂製のキャリアではさみ込み、たるみを調整 |  |        |  |
| キャリアにストラップをネジで固定                     |  |        |  |
| 軽量コンパクトで省スペース化                       |  |        |  |
| 騒音振動を低減                              |  |        |  |
| チェーン長寿命化が可能                          |  |        |  |
| アタッチメント付チェーンは使えません。                  |  |        |  |
| 寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。     |  |        |  |

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.