 
 



品番：EA967EA-16

品名：#120-BS スナップアイドル



販売価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
カタログ価格	32,000円(税抜) / 35,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2025/06/27 23:28現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1275ページ		

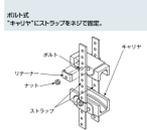

仕様

形式	BSタイプ(ボルト締付式) ※取付けボルト穴が1ヶ所	適合チェーン	#120・#35-4・#40-3・#60-2・#2120
使用温度	80℃以下	チェーン速度	無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下
材質	・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス		

チェーン用テンショナー

チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリアではさみ込み、たるみを調整

キャリアにストラップをネジで固定

軽量コンパクトで省スペース化

騒音振動を低減

チェーン長寿命化が可能

アタッチメント付チェーンは使えません。

寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.