
 
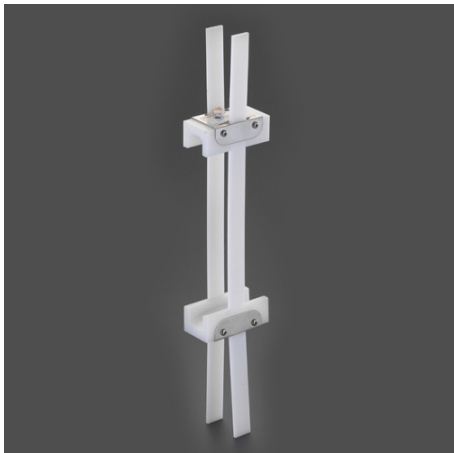



品番：EA967EA-2

品名：#35-R スナップアイドル

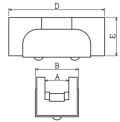

| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,200円(税抜) / 11,220円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 5 (2026/04/09 16:54現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 1227ページ | | |

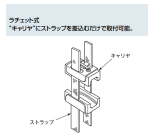

仕様

| | | | |
|------|--|--------|--|
| 形式 | Rタイプ(ラチェット式) | 適合チェーン | #35 |
| 使用温度 | 80℃以下 | チェーン速度 | 無給油:150m/min以下 滴下給油:300m/min以下 油槽給油:450m/min以下 |
| 材質 | ・キャリアストラップ:超高分子ポリエチレン ・ガイドプレートボルト:ステンレス | | |

チェーン用テンショナー

チェーンのリンクプレートを特殊樹脂製のキャリアではさみ込み、たるみを調整

キャリアにストラップを差し込むだけで取付可能

軽量コンパクトで省スペース化

騒音振動を低減

チェーン長寿命化が可能

アタッチメント付チェーンは使えません。

チェーンのテンション調整がストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。

寿命延長のため、スナップアイドルへの定期的な給油をしてください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.