



品番：EA968A-12

品名：140mm [1本溝]Vプーリー(A,AX)

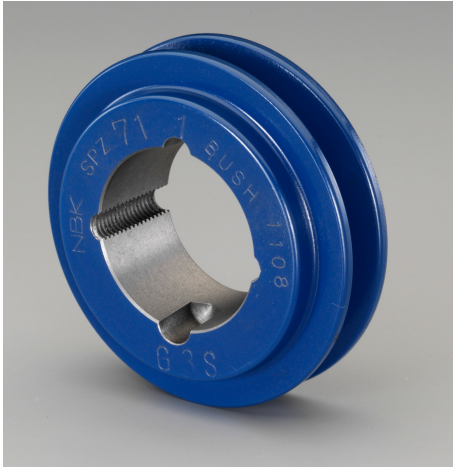

販売価格	7,520円(税抜)／8,272円(税込)		
カタログ価格	7,520円(税抜)／8,272円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/11 01:39現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

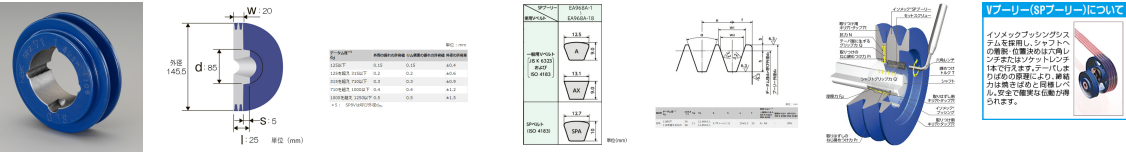

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPA140-1
データム径	140mm	外径	145.5mm
サイズ	d:85mm、l:25mm S:5mm、W:20mm	形状	11U
重量	1.9kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	A・AX(一般用) SPA(SPベルト)	慣性モーメント	0.005kg・m ²

1本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。
また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>
一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>
イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>
外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.