



品番：EA968A-121

品名：265mm [2本溝]Vプーリー(B)

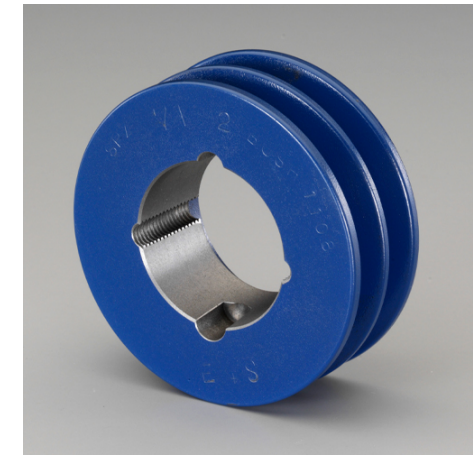

販売価格	25,500円(税抜)／ 28,050円(税込)		
カタログ価格	25,500円(税抜)／28,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/05/10 19:56現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



 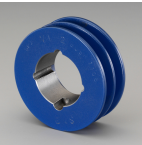


h: 22.5
d: 120
W: 44
S: 1
I: 45

高さ 272

単位 (mm)

型番	外径	内径	溝幅	溝深	軸径
EA968A-121	272	120	44	22.5	45

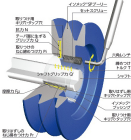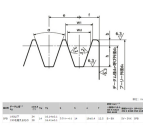

Vプーリー(SPプーリー)について

インメックブッシングシステムを採用しています。シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB265-2
データム径	265mm	外径	272mm
サイズ	d:120mm、I:45mm S:1mm、W:44mm h:22.5mm	形状	10U
重量	7.81kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)		
ブッシング別売			
慣性モーメント	0.00780kg・㎡		
2本溝			
<インメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。			
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！			
<国際規格のVプーリー>			

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q' として働き、プーリー・プッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・プッシング・シャフトは簡単に分離します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.