
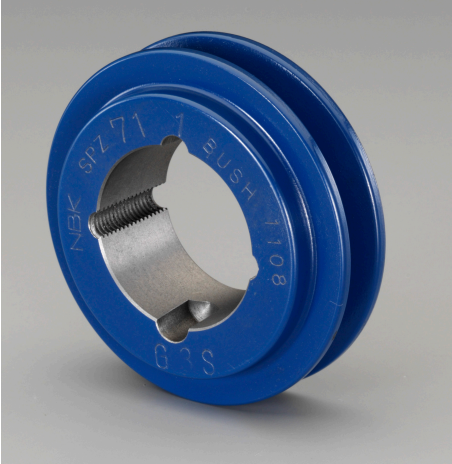


品番：EA968A-15

品名：180mm [1本構]Vプーリー(A,AX)

|                                                                                   |        |                              |   |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------|---|--|
|  | 販売価格   | 10,500円(税抜)／ 11,550円(税込)     |   |  |
|                                                                                   | カタログ価格 | 10,500円(税抜)／11,550円(税込)      |   |  |
|                                                                                   | 在庫数    | 最新在庫: 0 (2025/07/10 15:19現在) |   |  |
| 商品入数                                                                              | 1      | 販売単位                         | 個 |  |
| カタログページ                                                                           |        |                              |   |  |

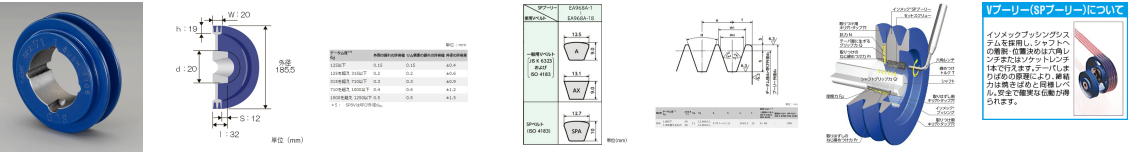

仕様

|                                                                                                                                           |                                           |         |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------|--------------------------|
| メーカー                                                                                                                                      | 鍋屋バイテック(NBK)                              | 型番      | SPA180-1                 |
| データム径                                                                                                                                     | 180mm                                     | 外径      | 185.5mm                  |
| サイズ                                                                                                                                       | d:105mm、l:32mm<br>S:12mm、W:20mm<br>h:19mm | 形状      | 10U                      |
| 重量                                                                                                                                        | 2.69kg                                    | 材質      | 鋳鉄(FC200以上)<br>塗装:NBKブルー |
| 適合Vベルト                                                                                                                                    | A・AX(一般用)<br>SPA(SPベルト)                   | 慣性モーメント | 0.0111kg・㎡               |
| 1本溝                                                                                                                                       |                                           |         |                          |
| <p>&lt;イソメックブッシングシステムを採用しています&gt;</p> <p>シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。</p> <p>また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。</p> |                                           |         |                          |
| <p>&lt;一般用Vプーリーが使用できます&gt;</p> <p>一般用Vベルト(A・AX)、SPベルト(SPA)が使用可能!</p>                                                                      |                                           |         |                          |
| <p>&lt;国際規格のVプーリー&gt;</p> <p>イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。</p>  |                                           |         |                          |
| <p>&lt;高いバランス精度を保証します&gt;</p> <p>外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスマシンによ</p>                                      |                                           |         |                          |

りバランス調整を行っています。

<取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.