

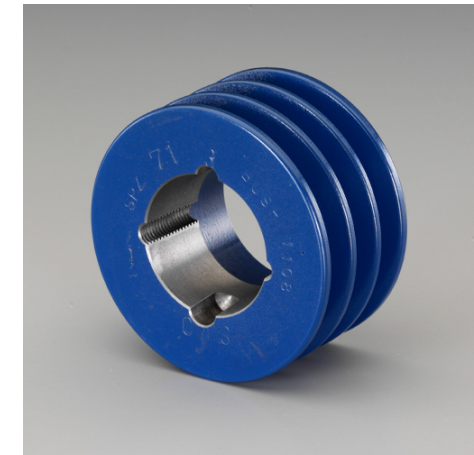


品番：EA968A-150




品名：175mm [3本溝]Vプーリー(B)

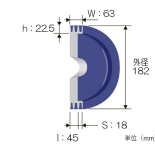

販売価格	20,600円(税抜)／ 22,660円(税込)		
カタログ価格	20,600円(税抜)／ 22,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/07/01 04:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

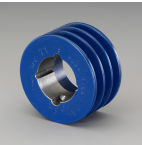

型番	外径	溝間径	溝深	溝底径
EA968A-150	182	110	15	80

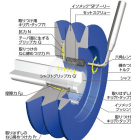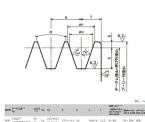 

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB175-3
データム径	175mm	外径	182mm
サイズ	l: 45mm, S: 18mm W: 63mm, h: 22.5mm	形状	41UR
重量	6.26kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装: NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.0289kg・m ²

3本溝
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能!
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。
<高いバランス精度を保証します> 外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスマシンによりバランス調整を行っています。
<取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…> 取り付けの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。この

とき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q' として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 F_μ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

<イソメックブッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.