



品番：EA968A-162

品名：250mm [3本溝]Vプーリー(B)

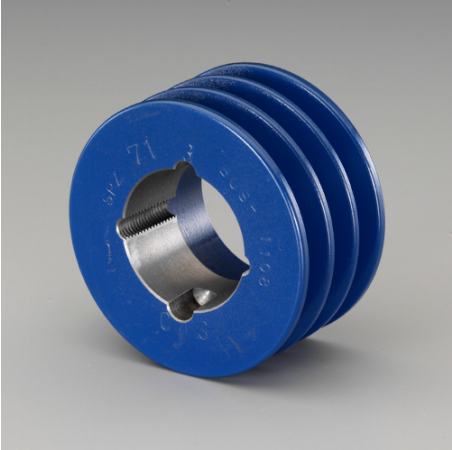

|         |                              |      |   |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格    | 30,500円(税抜)／ 33,550円(税込)     |      |   |
| カタログ価格  | 30,500円(税抜)／33,550円(税込)      |      |   |
| 在庫数     | 最新在庫: 0 (2025/12/17 12:54現在) |      |   |
| 商品入数    | 1                            | 販売単位 | 個 |
| カタログページ |                              |      |   |

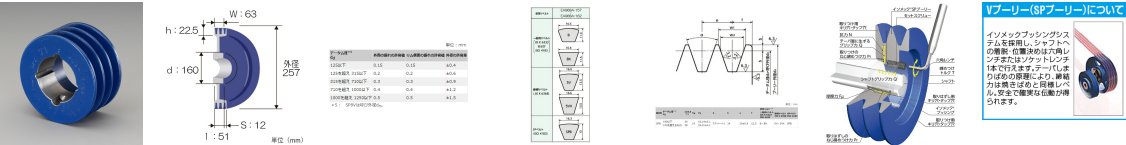

仕様

|        |                                             |         |                           |
|--------|---------------------------------------------|---------|---------------------------|
| メーカー   | 鍋屋バイテック(NBK)                                | 型番      | SPB250-3                  |
| データム径  | 250mm                                       | 外径      | 257mm                     |
| サイズ    | d:160mm、l:51mm<br>S:12mm、W:63mm<br>h:22.5mm | 形状      | 40U                       |
| 重量     | 10.3kg                                      | 材質      | 鋳鉄 (FC200以上)<br>塗装:NBKブルー |
| 適合Vベルト | B・BX(一般用)<br>5V・5VX(細幅Vベルト)<br>SPB(SPベルト)   | 慣性モーメント | 0.0926kg・㎡                |

3本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>  
シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。  
また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>  
一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SPB)が使用可能！

<国際規格のVプーリー>  
イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力Fμに打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.