



品番 : EA968A-164

品名 : 280mm [3本構]Vプーリー(B)

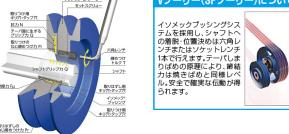

販売価格	34,100円(税抜)／37,510円(税込)		
カタログ価格	34,100円(税抜)／37,510円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 01:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

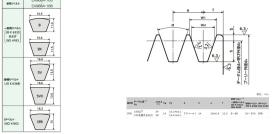

Vブーリー(SPブーリー)について

イソメックブッシングシステムを採用し、シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。ナット(オフセットナット)の締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	SPB280-3
データム径	280mm	外径	287mm
サイズ	d:160mm、l:51mm S:6mm、W:63mm h:23mm	形状	50U
重量	11.8kg	材質	鋳鉄(FC200以上) 塗装:NBKブルー
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.133kg・m ²

3本溝

<イソメックブッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テープ一しまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>

一般用Vベルト(B・BX)、細幅Vベルト(5V・5VX)、SPベルト(SP)が使用可能!

<国際規格のVプーリー>

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランシングマシンによりバランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルクTは、ねじ締めつけ力Piとして働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力Qを生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力Qはねじ締めつけ力Piの約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力Q'をして働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力F μ に打ち勝つねじ締めつけ力Prを与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.