

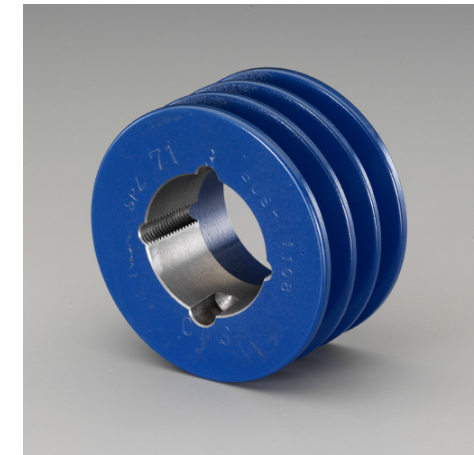


品番：EA968A-166




品名：315mm [3本溝]Vプーリー(B)

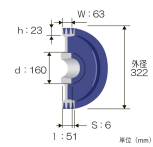

販売価格	42,000円(税抜)／ 46,200円(税込)		
カタログ価格	42,000円(税抜)／46,200円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 （2025/07/01 02:04現在）		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

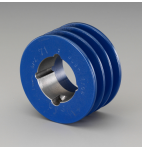

型番	外径 (mm)	溝間径 (mm)	溝底径 (mm)	溝口径 (mm)	溝深 (mm)	軸径 (mm)
EA968A-166	322	160	150	155	15	51

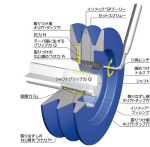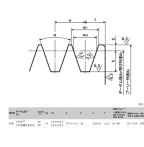 

仕様

メーカー	鍋屋バイテック (NBK)	型番	SPB315-3
材質	鋳鉄 (FC200以上) 塗装: NBKブルー	形状	50U
データム径	315mm	外径	322mm
サイズ	d: 160mm、l: 51mm S: 6mm、W: 63mm h: 23mm	重量	13.9kg
適合Vベルト	B・BX(一般用) 5V・5VX(細幅Vベルト) SPB(SPベルト)	慣性モーメント	0.197kg・m ²
3本溝			
<イソメックブッシングシステムを採用しています> シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。 また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。			
<一般用Vプーリーが使用できます> 一般用Vベルト (B・BX)、細幅Vベルト (5V・5VX)、SPベルト (SPB) が使用可能！			
<国際規格のVプーリー> イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。			
<高いバランス精度を保証します>			

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランス調整を行っています。

<取りつけは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取りつけの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q' として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.