

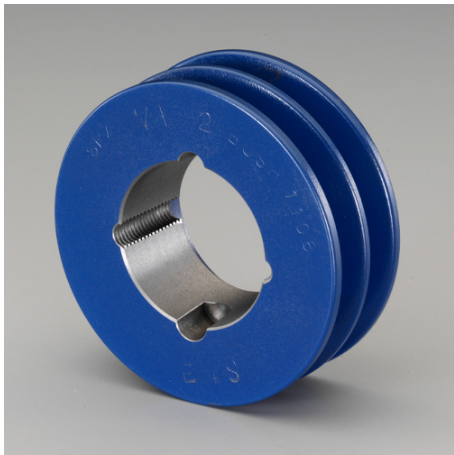


品番：EA968A-23




品名：85mm [2本溝]Vプーリー(A,AX)

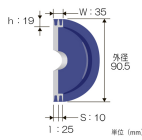

販売価格	5,290円(税抜) / 5,819円(税込)		
カタログ価格	5,290円(税抜) / 5,819円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/15 11:47現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			

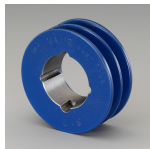

規格		単位 (mm)	
材質	FC200以上	表面処理	NBKブルー
公差	0.05	0.05	0.05
12H/AX (一般用)	0.2	0.2	0.2
12H/AX (SPベルト)	0.2	0.2	0.2
12H/AX (AX)	0.4	0.4	0.4
12H/AX (SPA)	0.4	0.4	0.4
12H/AX (ISO 4183)	0.8	0.8	0.8

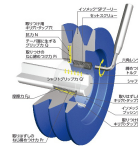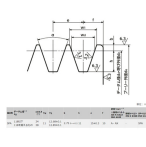 

仕様

メーカー	鍋屋バイテック (NBK)	型番	SPA85-2
データ径	85mm	外径	90.5mm
サイズ	l: 25mm, S: 10mm W: 35mm, h: 19mm	形状	41UR
重量	0.78kg	材質	鋳鉄 (FC200以上) 塗装: NBKブルー
適合Vベルト	A・AX (一般用) SPA (SPベルト)	慣性モーメント	0.000895kg・m ²

2本溝

<イソメックプッシングシステムを採用しています>

シャフトへの着脱・位置決めは六角レンチまたはソケットレンチ1本で行えます。

また、テーパーしまりばりめの原理により、締結力は焼きばめと同等。安全で確実な伝動が得られます。

<一般用Vプーリーが使用できます>

一般用Vベルト (A・AX)、SPベルト (SPA) が使用可能!

<国際規格のVプーリー>

イソメックSPプーリーは国際規格のISO 4183-1995「一般用Vベルト」にもとづくVプーリーです。EU諸国で広く流通しているVプーリーはこのISO 4183にもとづくもので、国際的に互換性があります。

<高いバランス精度を保証します>

外周での不釣り合い許容値を1gまたはプーリーと部シングの合計重量の0.1%のいずれかより大きい数値で設定し、バランスングマシンによりバランス調整を行っています。

<取り付けは簡単なのに大きな締結力。その秘密は…>

取り付けの際、六角レンチの締めつけトルク T は、ねじ締めつけ力 P_i として働き、テーパの楔効果によりテーパ面にグリップ力 Q を生じます。このとき、テーパ面に生ずるグリップ力 Q はねじ締めつけ力 P_i の約14倍もの大きさになります。そしてこれがシャフトグリップ力 Q として働き、プーリー・ブッシング・シャフトが強く締結されます。取りはずしの際は、摩擦力 $F\mu$ に打ち勝つねじ締めつけ力 P_r を与えることで、プーリー・ブッシング・シャフトは簡単に分離します。

ブッシング別売

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.