


品番：EA968AD-11

品名：34° Vプーリー用溝ゲージ(C)

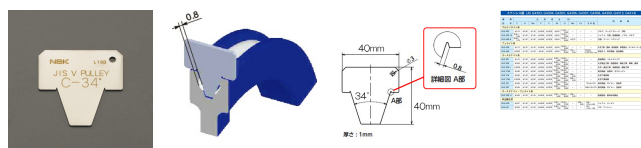

販売価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
カタログ価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/06/22 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1226ページ		



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	VMG-C-34
溝形状	C	溝角度	34°
サイズ	40×40mm	厚み	1mm
重量	8.8g	材質	ステンレス(SUS304)
適用プーリー径	250mm以下		

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ

摩耗がゲージの切りかき幅(A部)0.8mmを超えていたら交換の目安です。

伝動効率向上のために早期交換をおすすめします。

新品のプーリーにゲージを当てたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.