


品番：EA968AD-16

品名：36° Vプーリー用溝ゲージ(D)

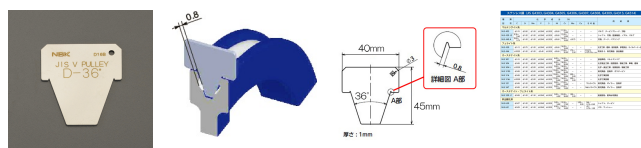

販売価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
カタログ価格	12,400円(税抜) / 13,640円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/06/22 23:42現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1226ページ		



#### 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	VMG-D-36
溝形状	D	溝角度	36°
サイズ	40×45mm	厚み	1mm
重量	10.6g	材質	ステンレス(SUS304)
適用プーリー径	450mm以下		

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ

摩耗がゲージの切りかき幅(A部)0.8mmを超えていたら交換の目安です。

伝動効率向上のために早期交換をおすすめします。

新品のプーリーにゲージを当てたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状

#### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.