


品番 : EA968AD-8

品名 : 38° Vプーリー用溝ゲージ(B)

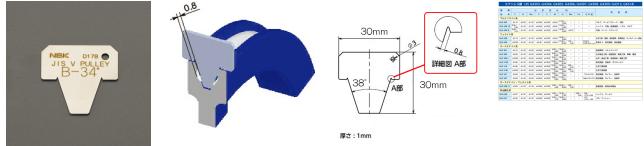

販売価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
カタログ価格	9,810円(税抜) / 10,791円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 07:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1226ページ		



## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	VMG-B-38
溝形状	B	溝角度	38°
サイズ	30×30mm	厚み	1mm
重量	4.9g	材質	ステンレス(SUS304)
適用プーリー径	200mm以上		

プーリーV溝部の摩耗を確認するためのゲージ

摩耗がゲージの切りかき幅(A部)0.8mmを超えていたら交換の目安です。

伝動効率向上のために早期交換をおすすめします。

新品のプーリーにゲージを当てたとき、ゲージとプーリー外周およびV溝底には隙間があく形状

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.