


品番：EA968AE-2

品名：[132S] モーターベース

			
販売価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
カタログ価格	11,300円(税抜)／12,430円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/22 07:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1218ページ		

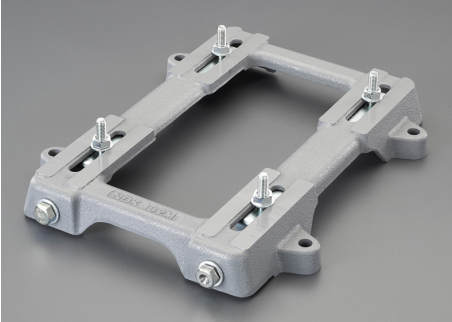

仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MBA-132S
わく番号	132S	サイズ	E:216mm、F:140mm BM:357mm、BN:270mm
材質	本体:鋳鉄 スライドピース:SS400(三価クロメート処理) ボルト:スチール(三価クロメート処理)	重量	4.5kg
対応モーターメーカー	・三菱電機株式会社 ・東芝産業機器システム株式会社 ・株式会社日立産機システム ・富士電機株式会社 ・株式会社安川電機/安川モートル株式会社	適用モーター出力(全閉型)	2極:5.5kW、7.5kW 4極:5.5kW 6極:3.7kW 8極:2.2kW

引張用・調節用の各ボルトを操作することで、ベルトに張力を付与します。	
<調節が簡単> 1方向からの操作で、ベルトの張力付与・除荷作業が可能。 狭い操作側からの作業が不要。 モーターの傾きや移動量が分かる目盛り付き	
<モーターの設置が簡単> 固定用ボルトが本体から突き出しているため、モーター設置の際、モーターベースの固定用ボルトとモーターの取付け穴の位置合わせが容易	
<コンパクト>	

調整時に使用する各ボルトは本体に収納されるため、飛び出しません。
コンパクトで安全な構造。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.