


品番 : EA968DJ-4

品名 : AC100V±10% ブレーキパック(無接点タイプ)



販売価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
カタログ価格	10,600円(税抜) / 11,660円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/22 06:46現在)		
商品入数	1	販売単位	台
カタログページ	1220ページ		

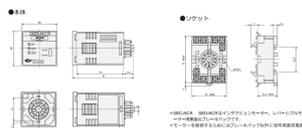

仕様

メーカー	SPG	型番	SBC-NCR
定格電圧	单相100V	使用電圧範囲	±10%
周波数	50/60Hz	信号入力	DC12~24V (±10%)
使用温度範囲	-10~50℃	使用湿度	85%以下(結露なきこと)
適用モーター	インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W		

電磁ブレーキ機能がないモータに後付するブレーキです。
(インダクションモーター、レバーシブルモーター用)
※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要

無接点タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.