



品番：EA968E-3

品名：DC3.0V モーター(RE-260型)

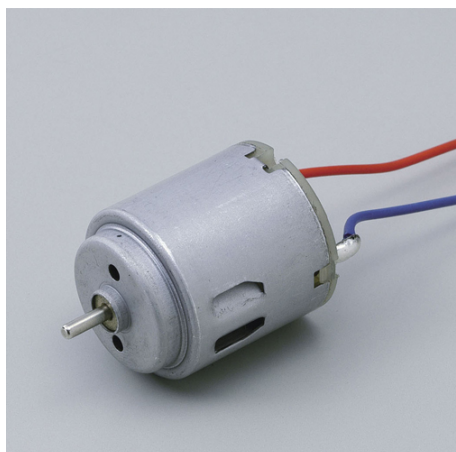

販売価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
カタログ価格	270円(税抜) / 297円(税込)		
在庫数	最新在庫: 6 (2026/04/08 20:46現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1220ページ		

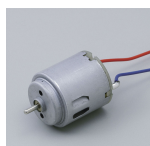

仕様

メーカー	朝日電器 (ELPA)	型番	HK-M260H
定格出力	0.487W	電圧	DC3.0V
定格電流(A)	0.63	定格トルク(N・m)	9.31
定格回転速度(rpm)	5,103±10%	適正負荷回転数	8,900 (r/min)
リード線タイプ			
RE-260型			
工作用DCモーター			
+-を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。			

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.