


品番 : EA968E-4

品名 : DC3.0V モーター(RE-280型)

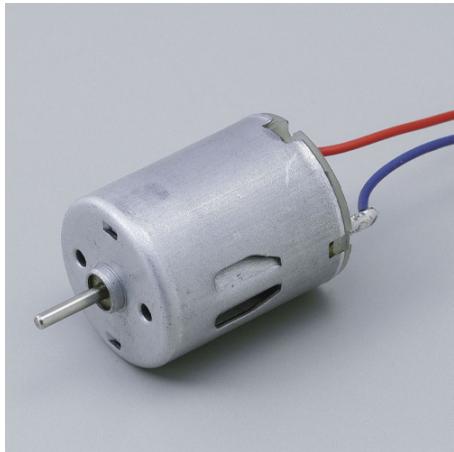

販売価格	300円(税抜)／330円(税込)		
カタログ価格	300円(税抜)／330円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/01/12 10:56現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1220ページ		



仕様

メーカー	朝日電器(ELPA)	型番	HK-M280H
定格出力	1.888W	電圧	DC3.0V
定格電流(A)	1.1	定格トルク(N・m)	1.1
定格回転速度(rpm)	7,452±10%	適正負荷回転数	6,600 (r/min)

リード線タイプ

RE-280型

工作用DCモーター

十一を反対につなぐと反対の回転(逆回転)になります。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.