


品番 : EA969AA-5

品名 : 4.5x 5 mm/12mm フレキシブルカップリング (セットスクリュー)

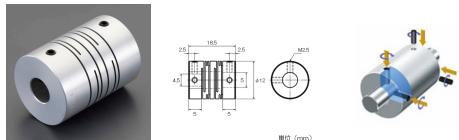

販売価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
カタログ価格	3,290円(税抜) / 3,619円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 08:14現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST12-4.5-5
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	4.5×5mm
サイズ	φ12×18.5mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	3.7g	トルク	常用:0.4N·m 最大:0.8N·m
最大回転数	52000rpm	ねじ締めつけトルク	0.5N·m
慣性モーメント	8.3×10kg·m ²	静的ねじりばね定数	25N·m/rad
許容偏心	0.1mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±0.3mm		

<セットスクリュータイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.