


品名：10 x 14mm/32mm フレキシブルカップ® リング (セットスクリュー)

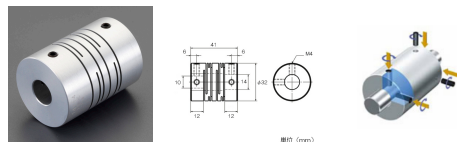

販売価格	5,090円(税抜)／5,599円(税込)		
カタログ価格	5,090円(税抜)／5,599円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/02/20 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST32-10-14
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	10×14mm
サイズ	φ32×41mm	材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))
重量	60g	トルク	常用:4N・m 最大:8N・m
最大回転数	19000rpm	ねじ締めつけトルク	1.7N・m
慣性モーメント	3.2×10kg・m ²	静的ねじりばね定数	500N・m/rad
許容偏心	0.15mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±5mm		

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。
六角穴付き止めねじ付き
RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.