


品番：EA969AE-11

品名：12 x 12mm/32mm フレキシブルカップリング (セットスクリュー)

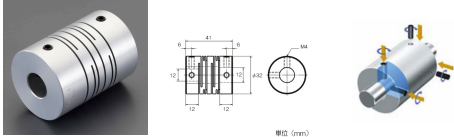

販売価格	5,090円 (税抜) / 5,599円 (税込)		
カタログ価格	5,090円 (税抜) / 5,599円 (税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 07:48現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



仕様

メーカー	鍋屋バイテック (NBK)	型番	MST32-12-12
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに	軸穴径	12×12mm
サイズ	φ32×41mm	材質	本体:アルミニウム合金 (アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435 (四三酸化鉄皮膜 (黒))
重量	60g	トルク	常用:4N・m 最大:8N・m
最大回転数	19000rpm	ねじ締めつけトルク	1.7N・m
慣性モーメント	9.6×10kg・m ²	静的ねじりばね定数	500N・m/rad
許容偏心	0.15mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±5mm		

<セットスクリュータイプ> ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。	
軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品	
円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング	

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

RoHS対応品

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.