


品番 : EA969AE-4

品名 : 8 x 10mm/32mm フレキシブルカップリング (セットスクリュー)

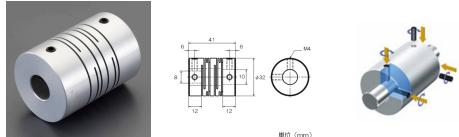

販売価格	5,090円(税抜) / 5,599円(税込)		
カタログ価格	5,090円(税抜) / 5,599円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/02/20 09:59現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	1221ページ		



## 仕様

メーカー	鍋屋バイテック(NBK)	型番	MST32-8-10
用途	搬送装置、XYステージ、パーツフィーダーに	軸穴径	8×10mm
材質	本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト: SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒))	重量	60g
トルク	常用:4N·m 最大:8N·m	最大回転数	19000rpm
サイズ	φ32×41mm	ねじ締めつけトルク	1.7N·m
慣性モーメント	3.2×10kg·m <sup>2</sup>	静的ねじりばね定数	500N·m/rad
許容偏心	0.15mm	許容偏角	2°
許容エンドプレイ	±5mm		

### <セットスクリュータイプ>

ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。

軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品

RoHS対応品

円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング

スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。

六角穴付き止めねじ付き

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.